


Konfektionierte Leitungen

Nach Kundenwunsch

Stückzahl	Referenz / Projekt
-----------	--------------------

Seite 1	Leitung	Seite 2
<p>MC4 cable coupler</p> <p><input type="checkbox"/> PV-KBT4 </p> <p><input type="checkbox"/> PV-KST4 </p> <p>MC4-Evo 2 cable coupler</p> <p><input type="checkbox"/> PV-KBT4-EVO 2 </p> <p><input type="checkbox"/> PV-KST4-EVO 2 </p> <p>MC4 Aufbaudose</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADBP4-S2 </p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADSP4-S2 </p> <p>MC4-Evo 2 Aufbaudose</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADB4-EVO 2 </p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADS4-EVO 2 </p>	<p>Leiterquerschnitt (mm²):</p> <p><input type="checkbox"/> 4 mm <input type="checkbox"/> 6 mm</p> <p>Länge der Leitung: (Leitung zertifiziert nach IEC 62930)</p> <p><input type="text" value=""/> cm</p>	<p>MC4</p> <p> PV-KBT4 <input type="checkbox"/></p> <p> PV-KST4 <input type="checkbox"/></p> <p>MC4-Evo 2</p> <p> PV-KBT4-EVO 2 <input type="checkbox"/></p> <p> PV-KST4-EVO 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Kabelschuh</p> <p> Ø <input type="text"/></p> <p> Ø <input type="text"/></p> <p>Aderendhülse</p> <p> Ø <input type="text"/></p> <p> Ø <input type="text"/></p> <p>Teil-Abisolierung <input type="checkbox"/></p> <p>Länge <input type="text" value=""/> (max. 45 mm)</p> <p>Nicht abisoliert <input type="checkbox"/></p>

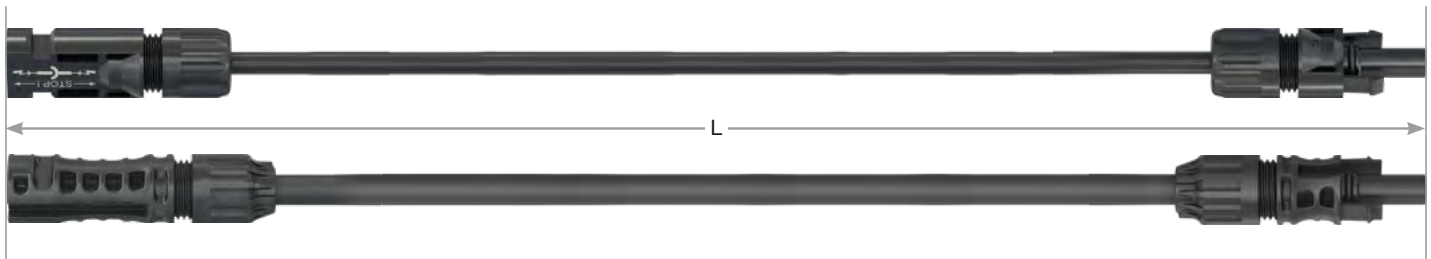

Kunde

Anmerkungen

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an:
eBOS.solutions@staubli.com