


# SEB4-G

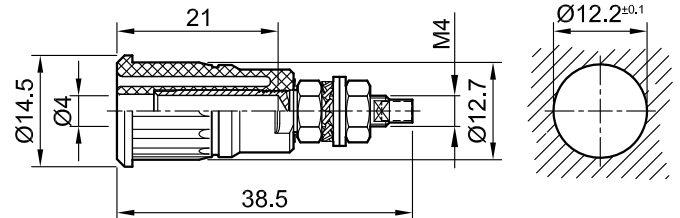

Artikelnummer 23.3140-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Gewindebolzen M4 und Lötloch.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #FF0000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000FF; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: #8B4513; border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px;">28</span> <span style="background-color: #FFFFFF; border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	2x MU0,8D/M4; 2x U/M4; FS/M4
Bemerkungen	Zubehör: Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR