


SEB4-F6,3

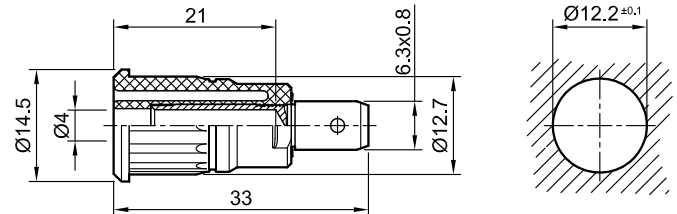

Artikelnummer 23.3150-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

| Technische Daten | |
|---------------------------|---|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Au |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 20 21 22 23 24 25 27 28 |
| Optionale Farbe(n) | 29 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-2-030 |
| Bemerkungen | Zubehör: Flachsteckhülse FSH6,3x0,8; Einpressdorn MB4-S |
| Zulassungen | UR |