


KS4-19

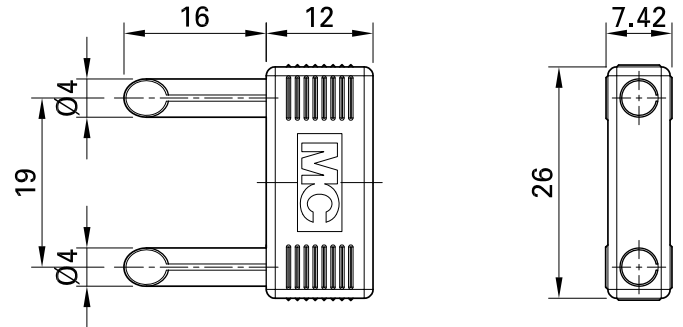

Artikelnummer 24.0002-*

Isoliert, Ø 4 mm. Hohlstecker, aus einem Stück Hartkupferlegierung gefertigt.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 24 A / 60 V, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuBe
Standardfarbe(n) *	21
Steckweite	19 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 097
Zulassungen	CE