
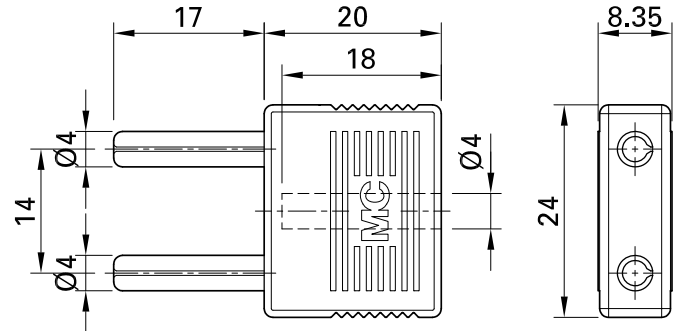


KS4-14

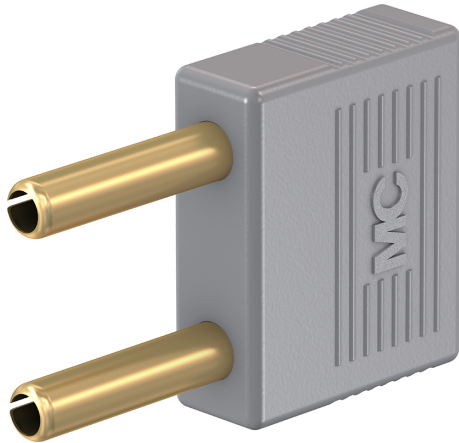

Artikelnummer 24.0004-*

Isoliert, Ø 4 mm. Hohlstecker, aus einem Stück Hartkupferlegierung gefertigt. Mit starrer Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper für rückseitigen Abgriff.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 24 A / 60 V, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuBe
Standardfarbe(n) *	28
Steckweite	14 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 097