


SKPS-4_100

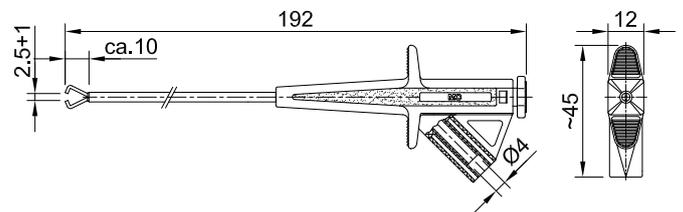

Artikelnummer 24.0227-*

Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität.

ist auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 4 A
Grundmaterial Kontaktteil	Edelstahl
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	26
Öffnungsweite	2.5 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE