


SPP4-S/F

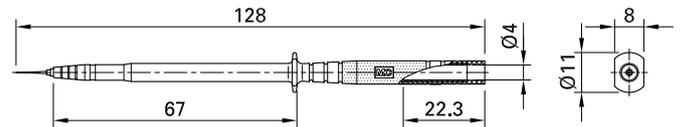

Artikelnummer 24.0238-*

Nadelförmige Edelstahlspitze, die unter leichtem Druck einfedert. Speziell geeignet für empfindliche gedruckte Schaltungen. Prüfspitze mit zweiseitig abgeflachtem Griffschutzkragen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit st

tarrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 1 A
Grundmaterial Kontaktteil	Edelstahl
Standardfarbe(n) *	21 22
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	CE