


# LK205-X

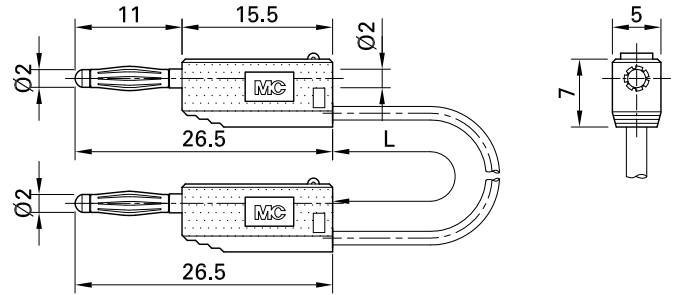

Artikelnummer 28.0115-  \*

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">25</span>
Optionale Farbe(n)	<span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: grey; color: white; padding: 2px;">28</span> <span style="background-color: white; color: grey; padding: 2px;">29</span>
Leitungslängen <input type="text"/>	007; 015; 030; 045; 060 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 093