


SAB4-G/N-X

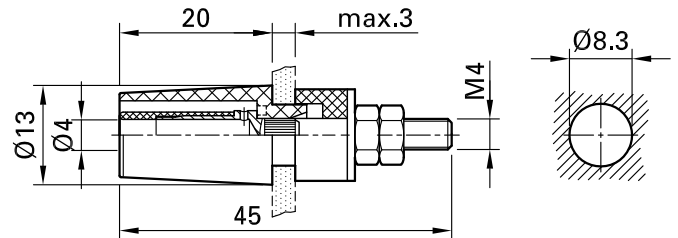

Artikelnummer 49.7042-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
Aufbaumontage in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Gewindebolzen M4.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Gewinde	M4
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	2x MU0,8D/M4N; U/4,3x12; ID-SAB4-G
Bemerkungen	Zubehör: Rohrschlüssel SS2
Zulassungen	UR