


SEB4-G/N-X

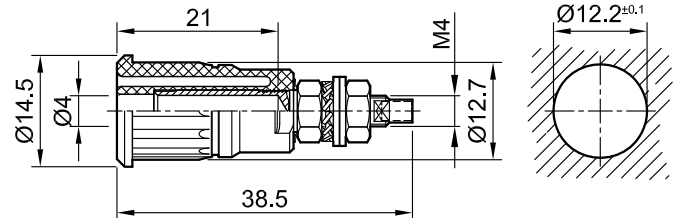

Artikelnummer 49.7092-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder
 Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
 Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in
 Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall
 etc. Gewindebolzen M4 und Lötloch.

| Technische Daten | |
|---------------------------|--|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 20 21 22 23 24 25 29 |
| Optionale Farbe(n) | 27 28 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-2-030 |
| Bemerkungen | Zubehör: Einpressdorn MB4-S |
| Zulassungen | UR |