


AK410-L/B-41/A

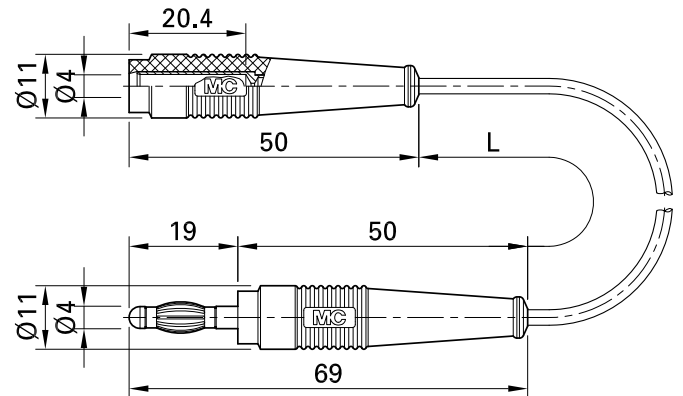

Artikelnummer 64.1022- *

Hochflexibel. Eine Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 19 A / 60 V, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Optionale Farbe(n)	20 24 25 26 27 28 29
Leitungslängen <input type="text"/>	025 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 096