


AK-4N-F10

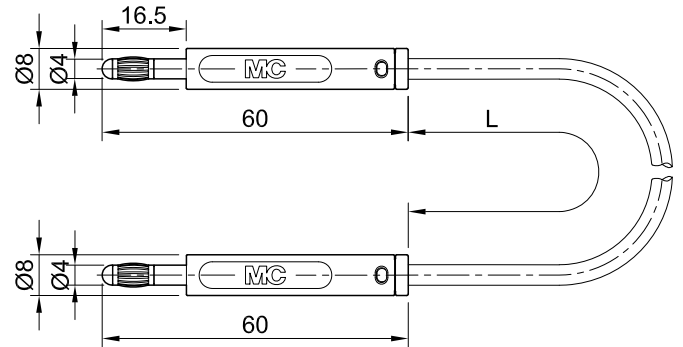

Artikelnummer 64.1070- *

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|--|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 30 V, 19 A / 60 V, 19 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 21 22 |
| Optionale Farbe(n) | 20 23 24 25 26 27 28 29 |
| Leitungslängen <input type="text"/> | 050; 100; 200 cm |
| Leitungsisolation | PVC |
| Leitungsquerschnitt | 1,0 mm ² |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-031 |
| Benutzerinformation | I 096 |