


# APK-4

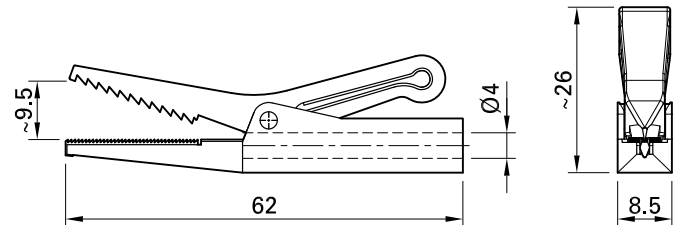

Artikelnummer 64.9209-\*

Isoliert, mit starrer Ø 4 mm-Buchse. Messing. Scharf gezahntes, spitz zulaufendes Maul. Greiferoberteil isoliert.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">26</span>
Öffnungsweite	9.5 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031