


# SLK-4A-S25

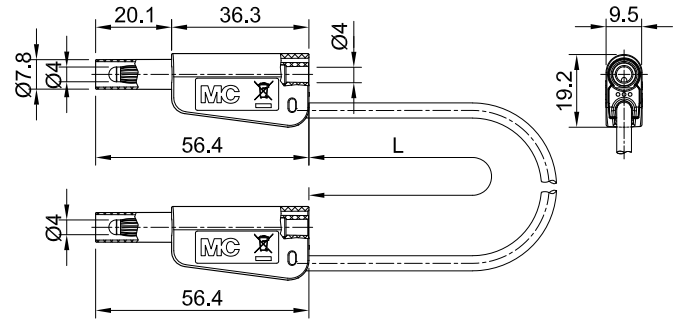

Artikelnummer 66.2017-  \*

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 32 A / 600 V, CAT III, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30
Leitungslängen <input type="text"/>	025; 050; 075; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE