


# SLQ-4N-46

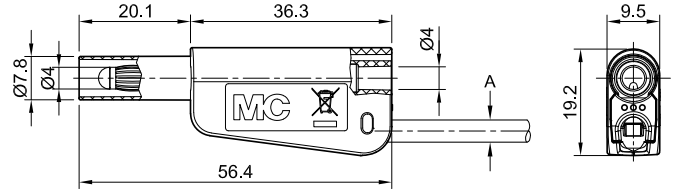

Artikelnummer 66.2022-\*

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Lötanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 32 A / 600 V, CAT III, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #ff0000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000ff; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: #800080; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: #ff8c00; border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: #a9a9a9; border: 1px solid black; padding: 2px;">28</span> <span style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span> <span style="background-color: #ff4500; border: 1px solid black; padding: 2px;">30</span>
Aussendurchmesser	4.6 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Einzelteile	KT-SL-4-46; LS-SLQ-4N
Zulassungen	UR