


SKS-4N-19

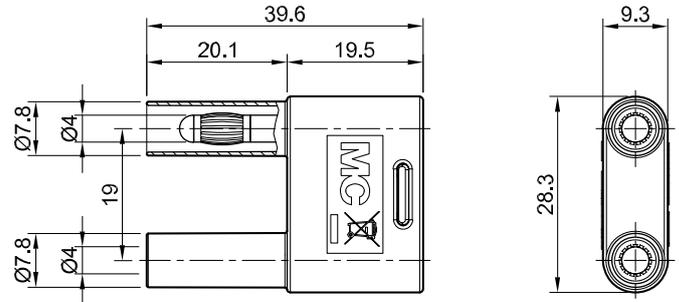

Artikelnummer 66.4012-*

Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Stecker mit federnden MULTILAM Kontakttechnologie und starren Isolierhülsen. Mit isoliertem Griff. Rückseitig ohne axiale, starre Ø 4 mm-Buchsen.

| Technische Daten | |
|---------------------------|---|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT II, 32 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| Steckweite | 19 mm |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-031 |
| Zulassungen | UL, CE |