
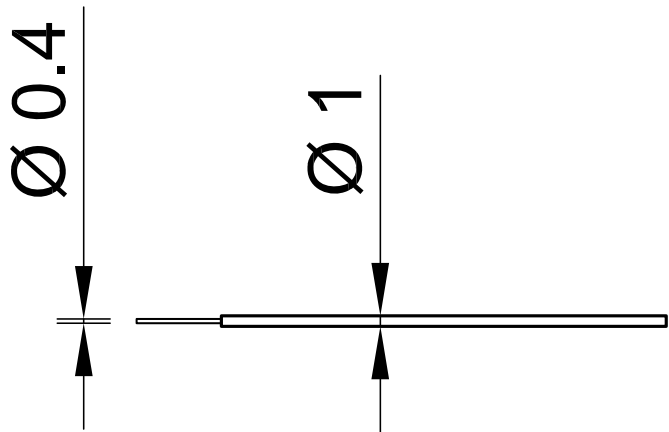


FLEXI-E 0,10

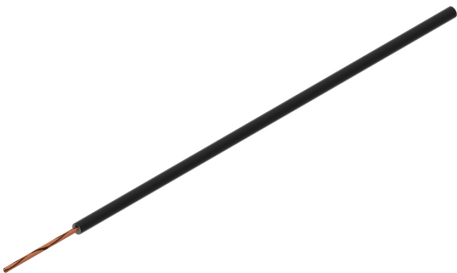

Artikelnummer 60.7001-*

Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen 0,10 mm².

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 150 V, 2 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 25 29
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	−10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	26x0,07
Leitungsgewicht	1.8 kg/km
Leiterdurchmesser	0.4 mm
Leitungsdurchmesser	1.0 mm
Isolierwandstärke	0.3 mm
Zulassungen	CE, UKCA, EAC