
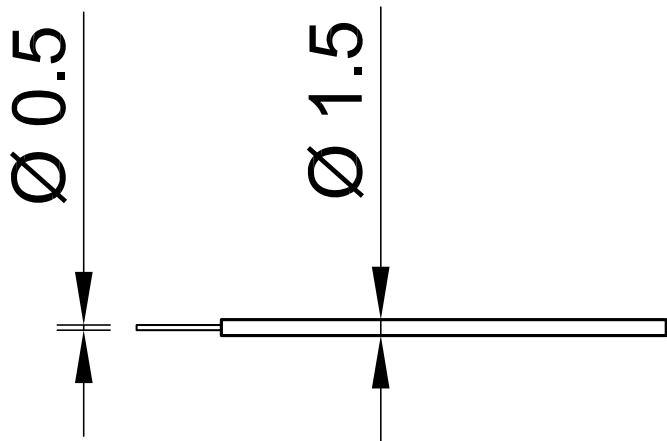


FLEXI-E 0,15

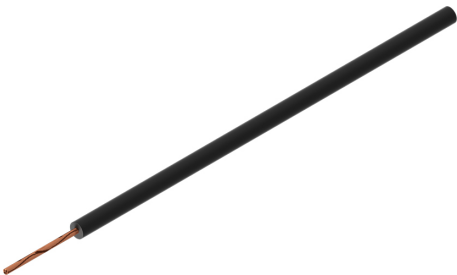

Artikelnummer 60.7002-*

Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen 0,15 mm².

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 500 V, 4 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 25
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	−10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	39 x 0,07
Leitungsgewicht	3.5 kg/km
Leiterdurchmesser	0.5 mm
Leitungsdurchmesser	1.5 mm
Isolierwandstärke	0.5 mm
Zulassungen	CE, UKCA, EAC