


FLEXI-E 1,0

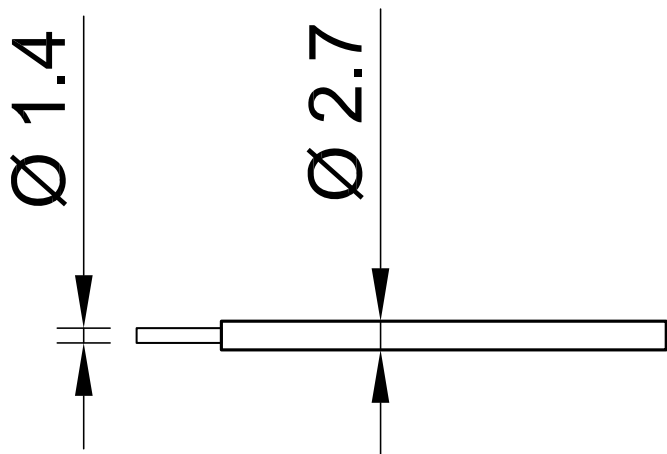

Artikelnummer 60.7008-\*

Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen 1,0 mm².

| Technische Daten        |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bemessungsdaten         | AC 750 V, 19 A    |
| Standardfarbe(n) *      | 20 21 22 23 24    |
| Leitungsisolation       | PVC               |
| Temperaturbereich       | -10 °C ... +70 °C |
| Litzenaufbau (n x Ø mm) | 259 x 0,07        |
| Leitungsgewicht         | 15.0 kg/km        |
| Leiterdurchmesser       | 1.4 mm            |
| Leitungsdurchmesser     | 2.7 mm            |
| Isolierwandstärke       | 0.65 mm           |
| Zulassungen             | CE, UKCA, EAC     |