
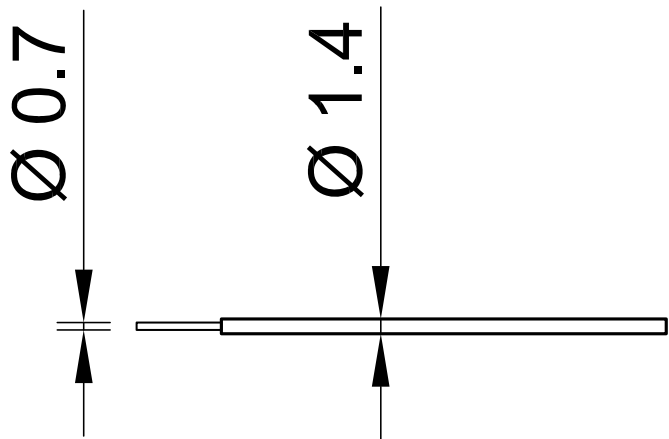


FLEXI-E/HK 0,25

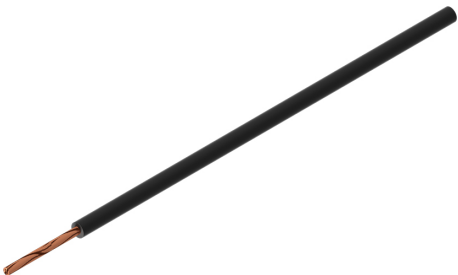

Artikelnummer 60.7013-*

Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen 0,25 mm².

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 300 V, 6 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 25 29
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	129 x 0,05
Leitungsgewicht	3.9 kg/km
Leiterdurchmesser	0.7 mm
Leitungsdurchmesser	1.4 mm
Isolierwandstärke	0.35 mm
Zulassungen	CE, UKCA, EAC