


FLEXI-S 4,0

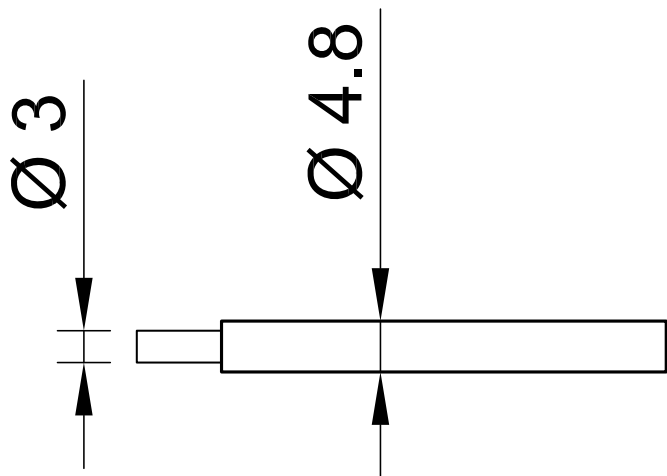

Artikelnummer 60.7014-*

Hochflexible Litzenleitungen 4,0 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 42 A / DC 1500 V, 42 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 33
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	1036 x 0,07
Leitungsgewicht	52.0 kg/km
Leiterdurchmesser	3.0 mm
Leitungsdurchmesser	4.8 mm
Isolierwandstärke	0.9 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC