


FLEXI-S 6,0

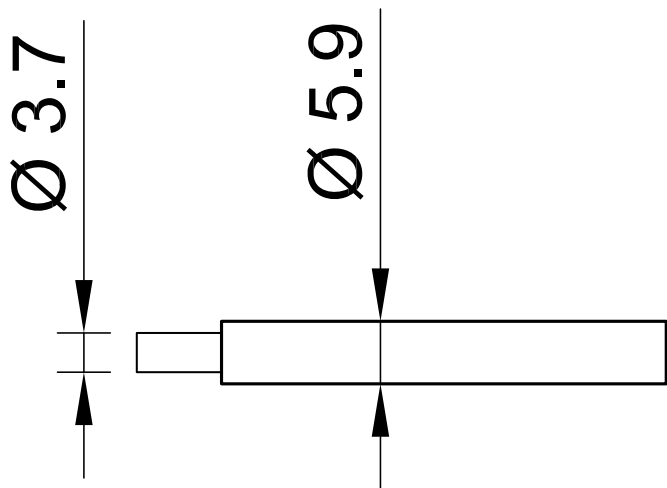

Artikelnummer 60.7015-*

Hochflexible Litzenleitungen 6,0 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 54 A / DC 1500 V, 54 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	1548 x 0,07
Leitungsgewicht	80.0 kg/km
Leiterdurchmesser	3.7 mm
Leitungsdurchmesser	5.9 mm
Isolierwandstärke	1.1 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC