
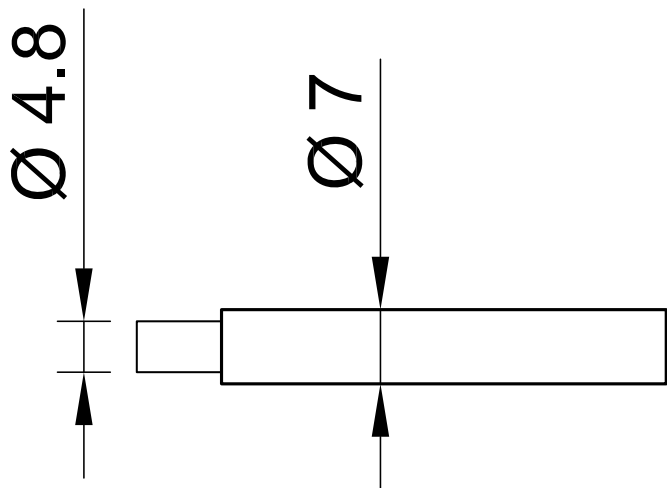


FLEXI-S 10

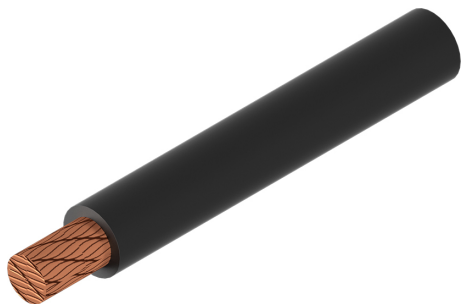

Artikelnummer 60.7017-*

Hochflexible Litzenleitungen 10 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 73 A / DC 1500 V, 73 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	2556 x 0,07
Leitungsgewicht	120.0 kg/km
Leiterdurchmesser	4.8 mm
Leitungsdurchmesser	7.0 mm
Isolierwandstärke	1.1 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC