
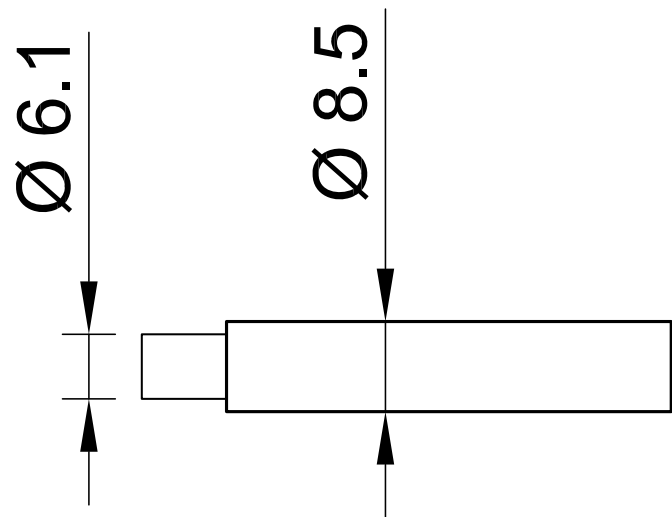


FLEXI-S 16

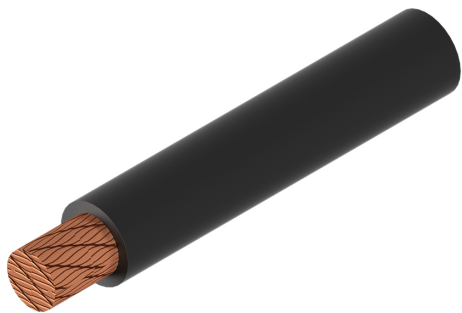

Artikelnummer 60.7018-*

Hochflexible Litzenleitungen 16 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 98 A / DC 1500 V, 98 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	4116 x 0,07
Leitungsgewicht	202.0 kg/km
Leiterdurchmesser	6.1 mm
Leitungsdurchmesser	8.5 mm
Isolierwandstärke	1.2 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC