
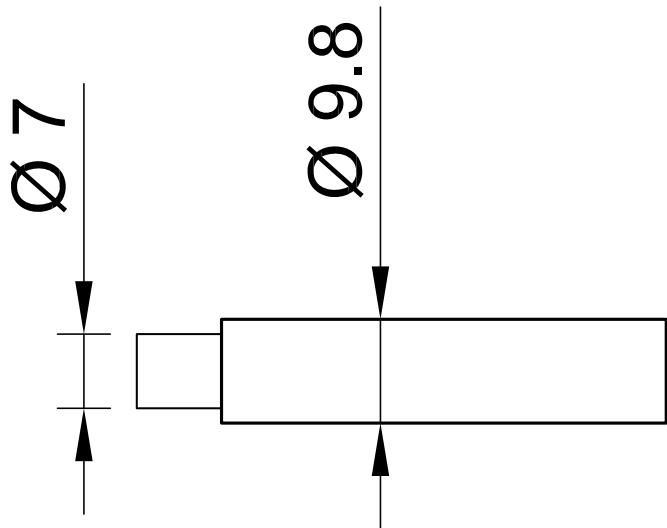


FLEXI-S 25

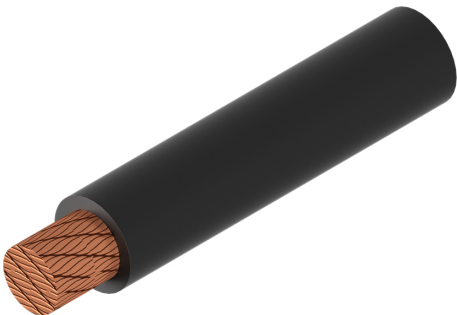

Artikelnummer 60.7020-*

Hochflexible Litzenleitungen 25 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 129 A / DC 1500 V, 129 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	6384 x 0,07
Leitungsgewicht	280.0 kg/km
Leiterdurchmesser	7.0 mm
Leitungsdurchmesser	9.8 mm
Isolierwandstärke	1.4 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC