
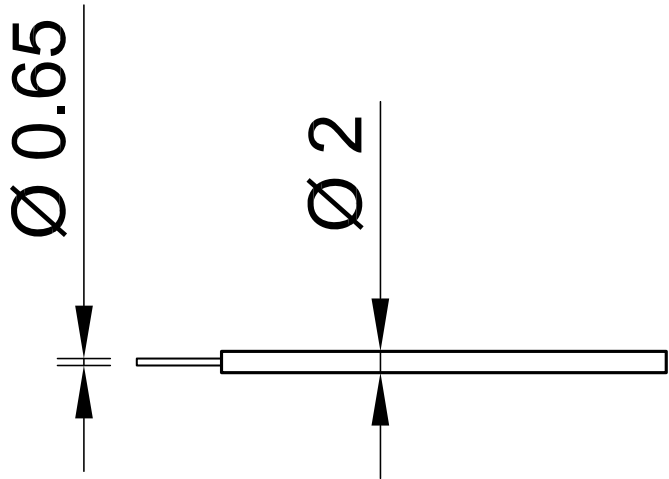


FLEXI-2V 0,25

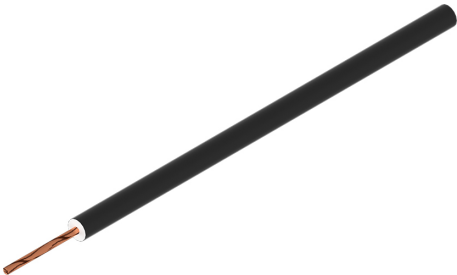

Artikelnummer 60.7026-*

Hochflexible Litzenleitungen 0,25 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 6 A / DC 1500 V, 6 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	66 x 0,07
Leitungsgewicht	6.0 kg/km
Leiterdurchmesser	0.65 mm
Leitungsdurchmesser	2.0 mm
Isolierwandstärke	0.65 mm
Zulassungen	CE, UKCA, EAC