


FLEXI-2V 0,50

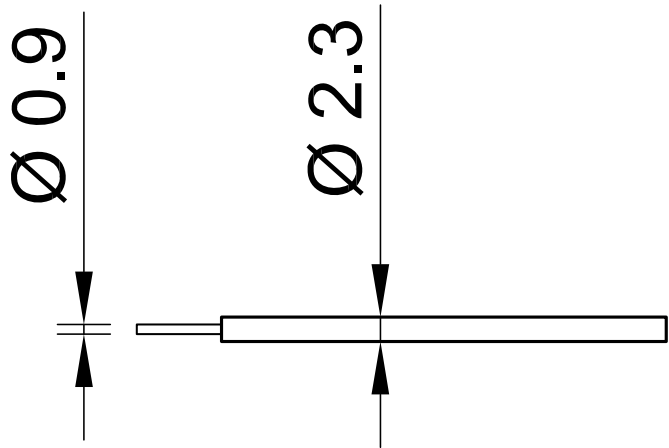

Artikelnummer 60.7027-*

Hochflexible Litzenleitungen 0,50 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 10 A / DC 1500 V, 10 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	129 x 0,07
Leitungsgewicht	9.2 kg/km
Leiterdurchmesser	0.9 mm
Leitungsdurchmesser	2.3 mm
Isolierwandstärke	0.72 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC