


FLEXI-2V 0,75

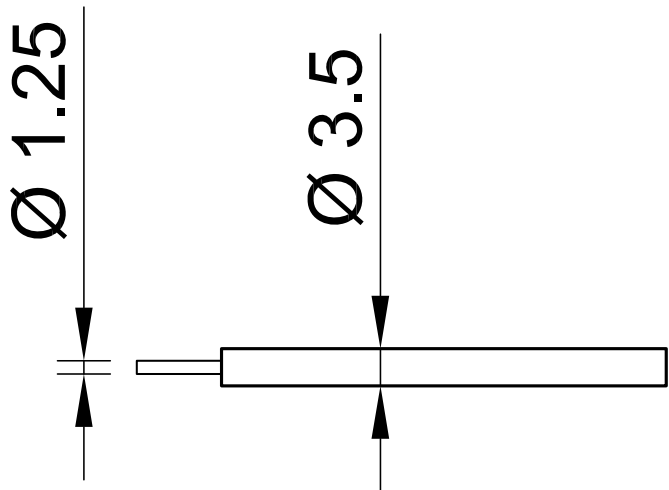

Artikelnummer 60.7028-*

Hochflexible Litzenleitungen 0,75 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 15 A / DC 1500 V, 15 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	196 x 0,07
Leitungsgewicht	18.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.25 mm
Leitungsdurchmesser	3.5 mm
Isolierwandstärke	1.1 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC