


FLEXI-2V 1,0

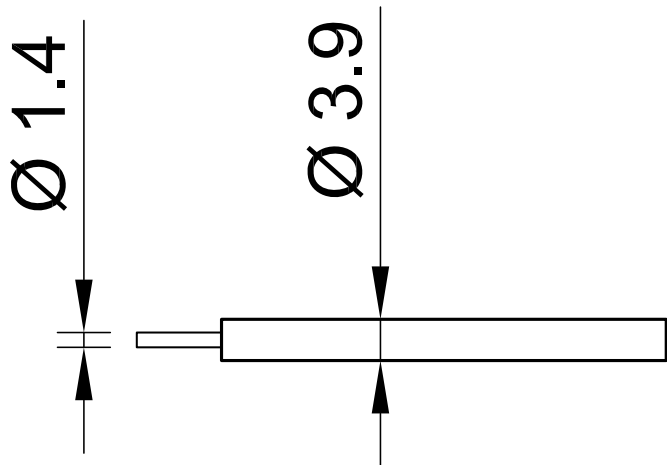

Artikelnummer 60.7030-*

Hochflexible Litzenleitungen 1,0 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 19 A / DC 1500 V, 19 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 26 27 29
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	259 x 0,07
Leitungsgewicht	23.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.4 mm
Leitungsdurchmesser	3.9 mm
Isolierwandstärke	1.25 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC