


FLEXI-2V 2,5

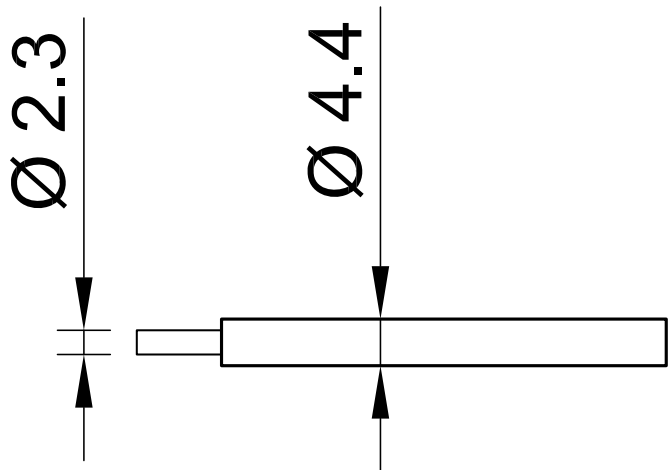

Artikelnummer 60.7032-*

Hochflexible Litzenleitungen 2,5 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 32 A / DC 1500 V, 32 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 26
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	651 x 0,07
Leitungsgewicht	38.0 kg/km
Leiterdurchmesser	2.3 mm
Leitungsdurchmesser	4.4 mm
Isolierwandstärke	1.0 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC