


FLEXI-2V/HK 2,5-D

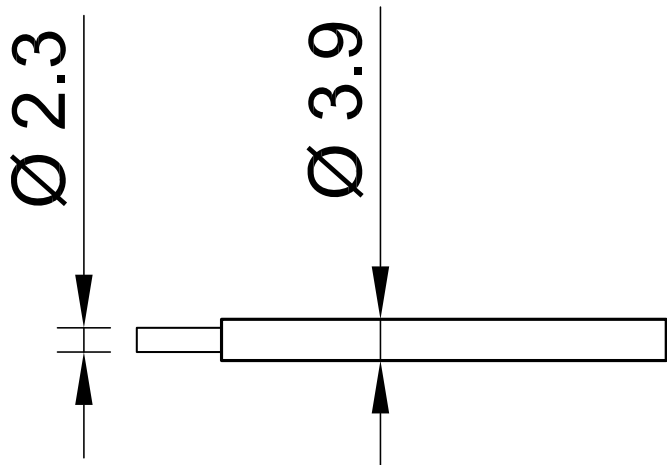

Artikelnummer 60.7033-*

Hochflexible Litzenleitungen 2,5 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 32 A / DC 1500 V, 32 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 29
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	651 x 0,07
Leitungsgewicht	34.0 kg/km
Leiterdurchmesser	2.3 mm
Leitungsdurchmesser	3.9 mm
Isolierwandstärke	0.8 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC