


# FLEXI-2V 4,0

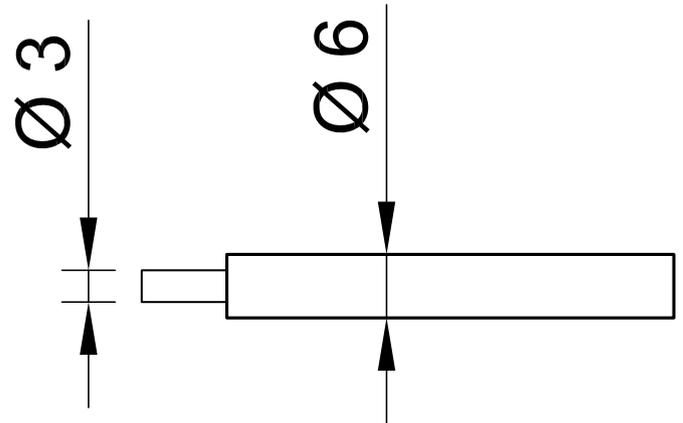

Artikelnummer 60.7034-\*

Hochflexible Litzenleitungen 4,0 mm<sup>2</sup> mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 42 A / DC 1500 V, 42 A
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
Leitungsisolierung	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	1036x0,07
Leitungsgewicht	64.0 kg/km
Leiterdurchmesser	3.0 mm
Leitungsdurchmesser	6.0 mm
Isolierwandstärke	1.5 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC