


FLEXI-2V 6,0

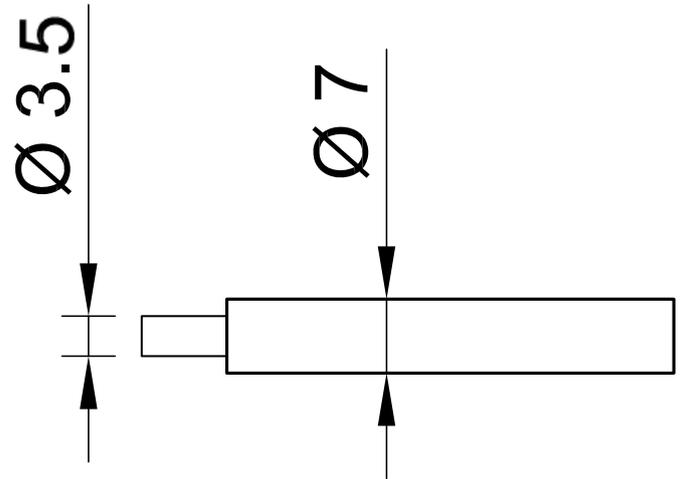

Artikelnummer 60.7035-*

Hochflexible Litzenleitungen 6,0 mm² mit verstärkter,
zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 54 A / DC 1500 V, 54 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	1548x0,07
Leitungsgewicht	95.0 kg/km
Leiterdurchmesser	3.5 mm
Leitungsdurchmesser	7.0 mm
Isolierwandstärke	1.75 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC