


FLEXI-HV 0,75

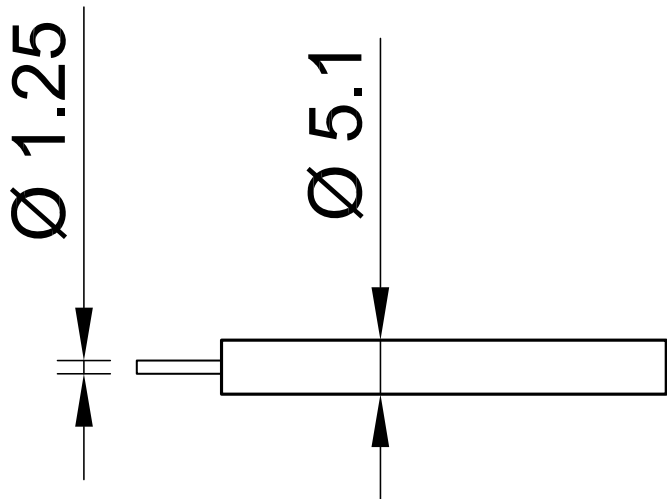

Artikelnummer 60.7067-*

Hochflexible, verstärkt isolierte Litzenleitungen 0,75 mm².

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 10000 V, 15 A
Standardfarbe(n) *	22
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	196 x 0,07
Leitungsgewicht	33.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.25 mm
Leitungsdurchmesser	5.1 mm
Isolierwandstärke	1.9 mm