


# PLAST-2V 2,5

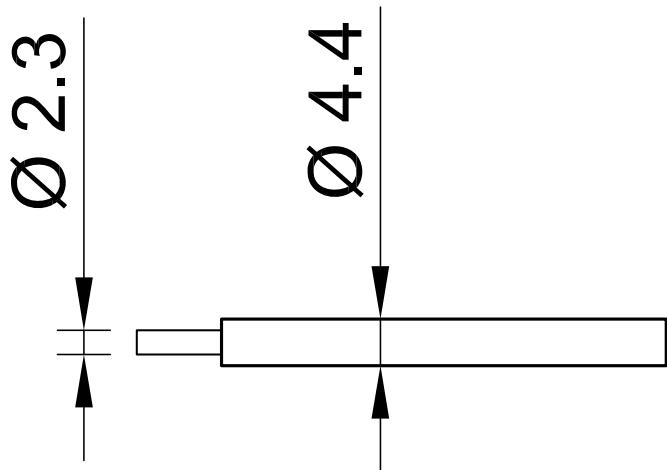

Artikelnummer 60.7270-\*

Hochflexible Litzenleitungen 2,5 mm<sup>2</sup> mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit

| Technische Daten        |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Bemessungsdaten         | AC 1000 V, 32 A / DC 1500 V, 32 A |
| Standardfarbe(n) *      | 21 22 23                          |
| Leitungsisolation       | TPE                               |
| Temperaturbereich       | -30 °C ... +90 °C                 |
| Litzenaufbau (n x Ø mm) | 651 x 0,07                        |
| Leitungsgewicht         | 34.0 kg/km                        |
| Leiterdurchmesser       | 2.3 mm                            |
| Leitungsdurchmesser     | 4.4 mm                            |
| Isolierwandstärke       | 1.05 mm                           |
| Zulassungen             | CE, UKCA, EAC                     |