


RG58-PVC

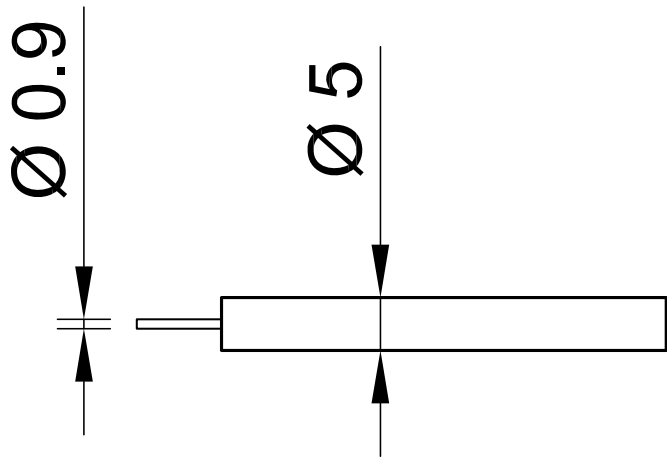

Artikelnummer 60.7500-*

Abgeschirmte, hochflexible Koaxialleitungen (verzinnt).

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V / DC 1500 V
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10 °C ... +70 °C
Wellenwiderstand	50.0 Ω
Nennquerschnitt Innenader	0.5 mm²
Leitungsgewicht	37.0 kg/km
Leitungsdurchmesser	5.0 mm
Aufbau Innenader (n x Ø mm)	19 x 0,18
Durchmesser Innenader	0.9 mm
Aufbau Schirm (n x Ø mm)	16 x 5 x 0,127
Isolierwandstärke	0.6 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC