


SILI-E 0,50 SN

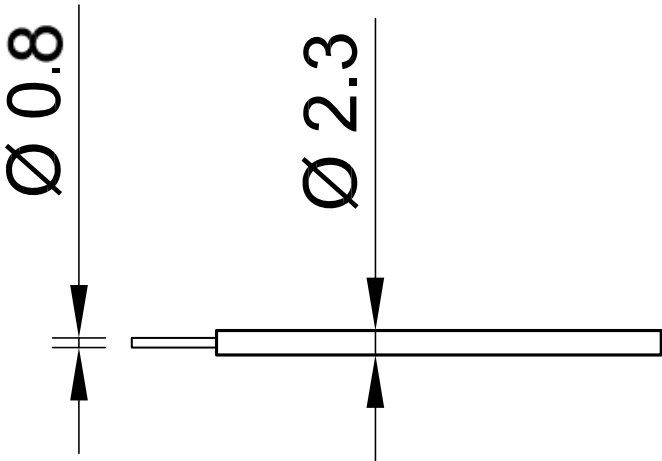

Artikelnummer 61.7532-*

Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitungen 0,50 mm² (verzinnt).

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 300 V, 10 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +150 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	129 x 0,07
Leitungsgewicht	8.6 kg/km
Leiterdurchmesser	0.8 mm
Leitungsdurchmesser	2.3 mm
Isolierwandstärke	0.75 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC