


SILI-E 0,75

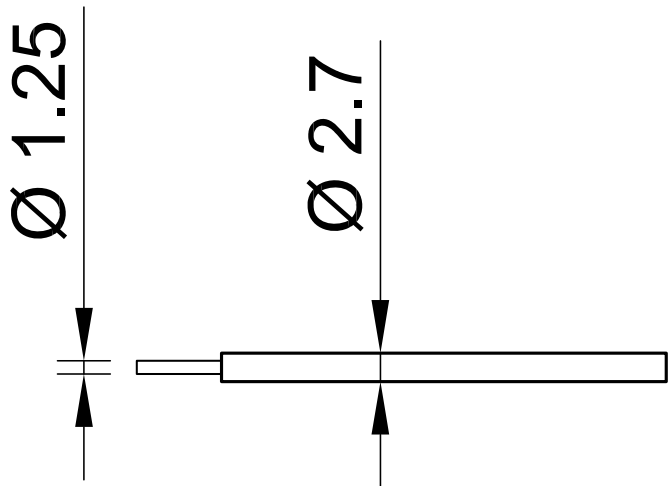

Artikelnummer 61.7553-*

Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitungen 0,75 mm².

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 600 V, 15 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 29
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	196 x 0,07
Leitungsgewicht	12.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.25 mm
Leitungsdurchmesser	2.7 mm
Isolierwandstärke	0.7 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC