


SILI-E 1,0

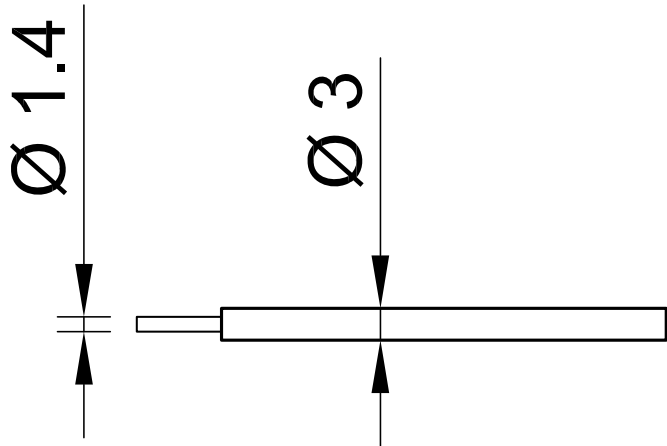

Artikelnummer 61.7554-*

Höchstflexible, basisisierte Litzenleitungen 1,0 mm².

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 600 V, 19 A
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	259 x 0,07
Leitungsgewicht	16.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.4 mm
Leitungsdurchmesser	3.0 mm
Isolierwandstärke	0.8 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC