


SILI-SC 0,5/1,0

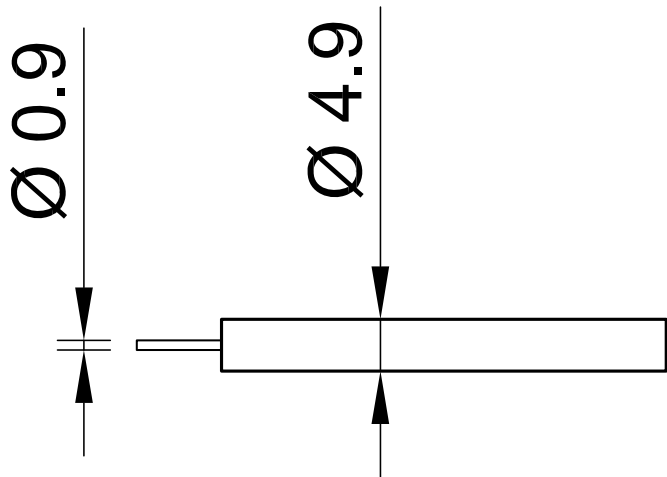

Artikelnummer 61.7580-*

Abgeschirmte, hochflexible Koaxialleitungen

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V / DC 1500 V
Standardfarbe(n) *	21 22 28
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Wellenwiderstand	45.0 Ω
Nennquerschnitt Innenader	0.5 mm²
Leitungsgewicht	29.0 kg/km
Leitungsdurchmesser	4.9 mm
Aufbau Innenader (n x Ø mm)	256 x 0,05
Durchmesser Innenader	0.9 mm
Aufbau Schirm (n x Ø mm)	16 x 8 x 0,10
Isolierwandstärke	1.0 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC