
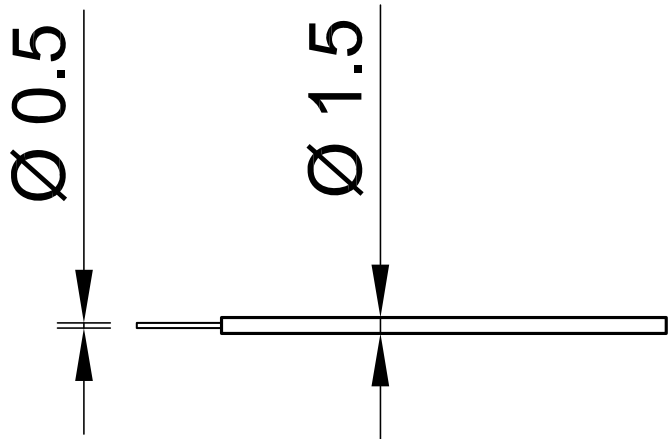


SILI-1V 0,15

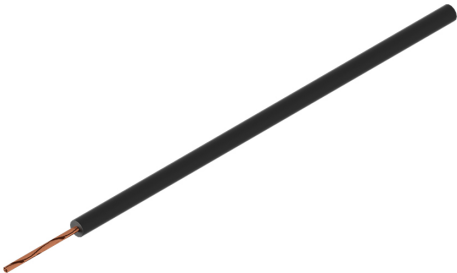

Artikelnummer 61.7603-*

Höchstflexible Litzenleitungen 0,15 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 300 V, 6 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	39 x 0,07
Leitungsgewicht	3.2 kg/km
Leiterdurchmesser	0.5 mm
Leitungsdurchmesser	1.5 mm
Isolierwandstärke	0.5 mm
Zulassungen	CE, UKCA, EAC