
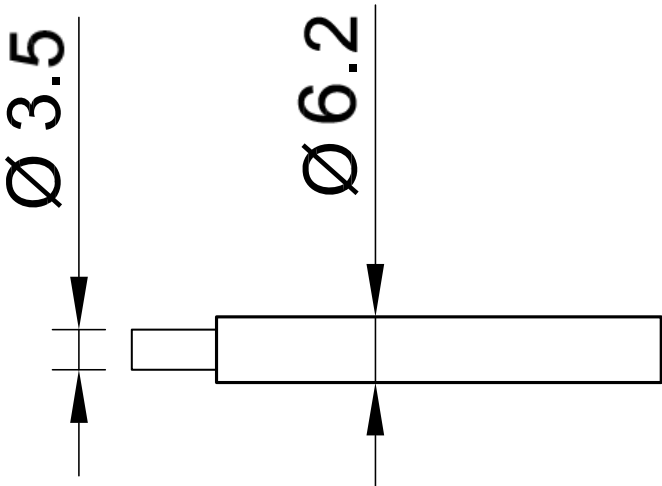


SILI-S 6,0

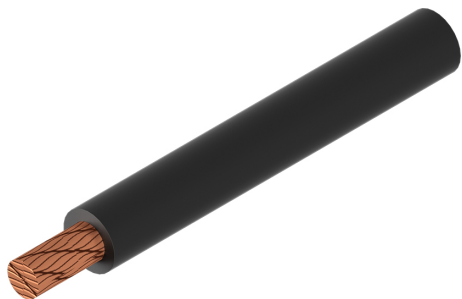

Artikelnummer 61.7612-*

Hochflexible Litzenleitungen 6,0 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 54 A / DC 1500 V, 54 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 33
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	1548 x 0,07
Leitungsgewicht	80.0 kg/km
Leiterdurchmesser	3.5 mm
Leitungsdurchmesser	6.2 mm
Isolierwandstärke	1.35 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC