
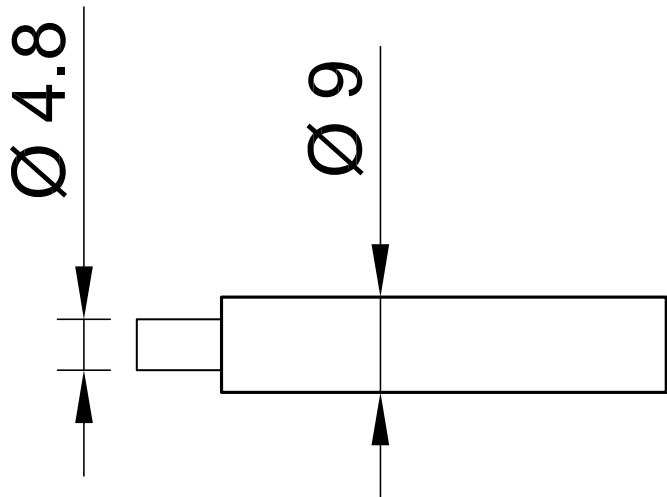


SILI-S 10

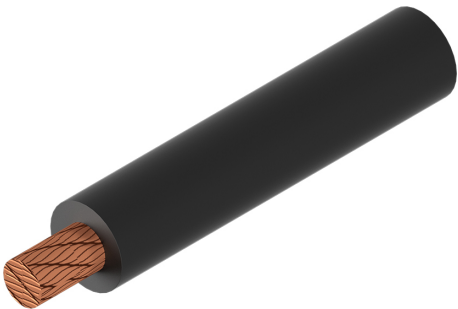

Artikelnummer 61.7613-*

Hochflexible Litzenleitungen 10 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 75 A / DC 1500 V, 75 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 33
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	2556 x 0,07
Leitungsgewicht	145.0 kg/km
Leiterdurchmesser	4.8 mm
Leitungsdurchmesser	9.0 mm
Isolierwandstärke	2.1 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC