
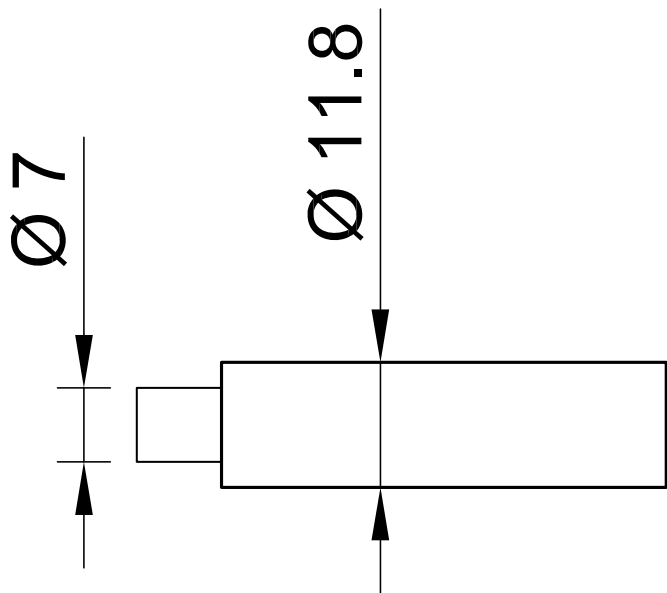


SILI-S 25

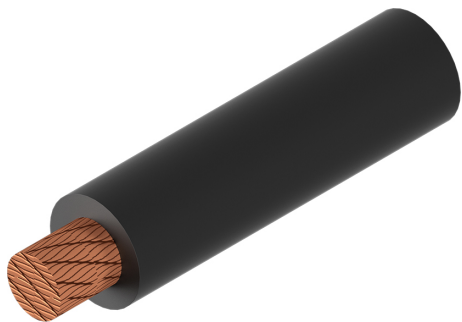

Artikelnummer 61.7615-*

Hochflexible Litzenleitungen 25 mm² mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 130 A / DC 1500 V, 130 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 33
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	6384 x 0,07
Leitungsgewicht	310.0 kg/km
Leiterdurchmesser	7.0 mm
Leitungsdurchmesser	11.8 mm
Isolierwandstärke	2.4 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC