


SILI-1V 1,0 SN

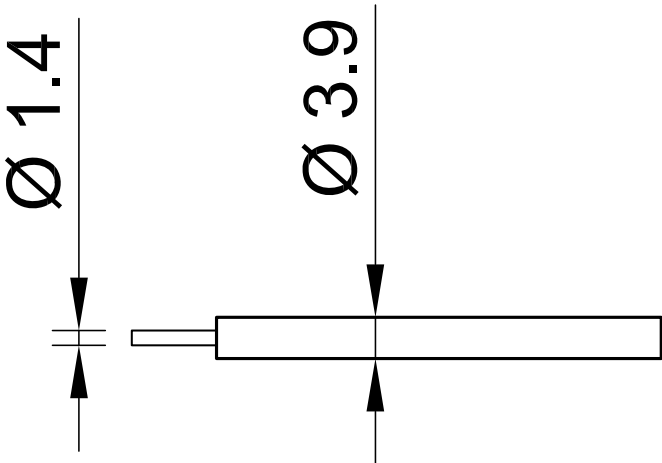

Datenblatt SILI-1V 1,0 SN 02.2025

Artikelnummer 61.7644-*

Höchstflexible Litzenleitungen 1,0 mm² (verzinnt) mit verstärkter Isolierung.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 19 A / DC 1500 V, 19 A
Standardfarbe(n) *	21 22
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +150 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	259 x 0,07
Leitungsgewicht	21.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.4 mm
Leitungsdurchmesser	3.9 mm
Isolierwandstärke	1.2 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC