


SILI-2V 0,50

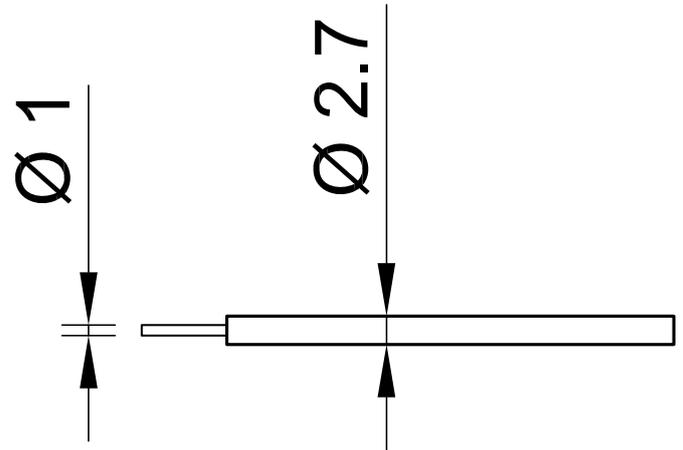

Artikelnummer 61.7662-*

Höchstflexible Litzenleitungen 0,50 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 12 A / DC 1500 V, 12 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungsisololation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	256 x 0,05
Leitungsgewicht	10.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.0 mm
Leitungsdurchmesser	2.7 mm
Isolierwandstärke	0.85 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC