


SILI-2V 0,75

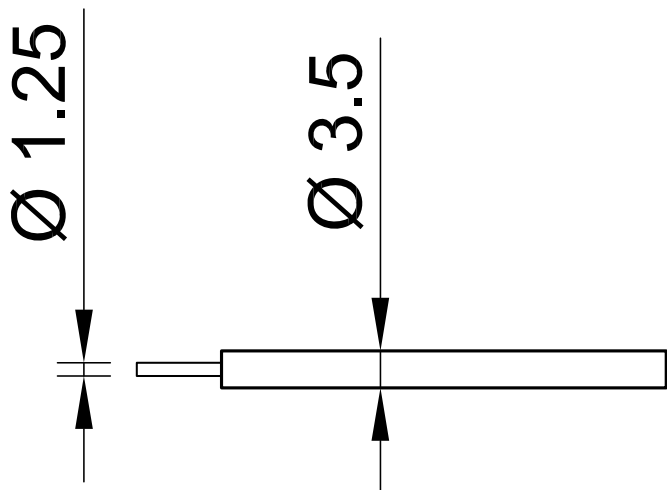

Artikelnummer 61.7663-*

Höchstflexible Litzenleitungen 0,75 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 15 A / DC 1500 V, 15 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 27 28
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	385 x 0,05
Leitungsgewicht	17.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.25 mm
Leitungsdurchmesser	3.5 mm
Isolierwandstärke	1.1 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC