


SILI-2V 1,0

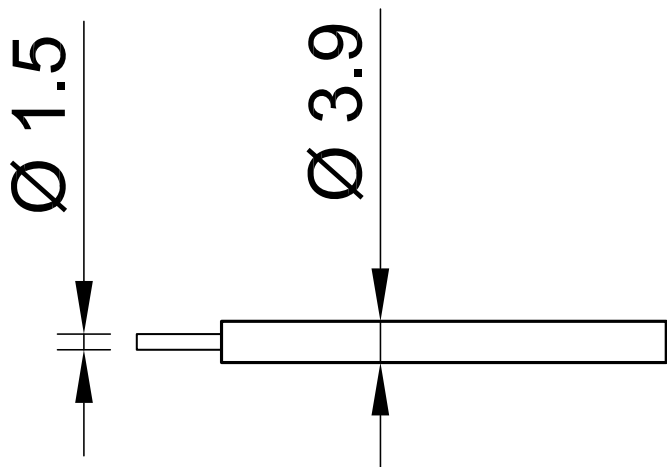

Artikelnummer 61.7664-*

Höchstflexible Litzenleitungen 1,0 mm² mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	AC 1000 V, 19 A / DC 1500 V, 19 A
Standardfarbe(n) *	21 22 23 25
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-50 °C ... +90 °C
Litzenaufbau (n x Ø mm)	511 x 0,05
Leitungsgewicht	21.0 kg/km
Leiterdurchmesser	1.5 mm
Leitungsdurchmesser	3.9 mm
Isolierwandstärke	1.2 mm
Zulassungen	UR, CE, UKCA, EAC