


B4-E-M3-I

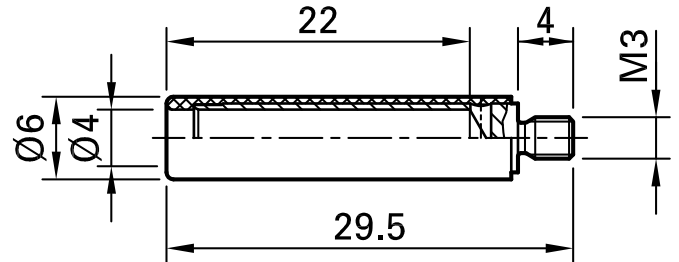


Artikelnummer 23.1031-*

Isoliert, mit Außengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit Innenschlitz für Schraubendreher.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT II, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24
Gewinde	M3
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 119

B4-E-M4-I

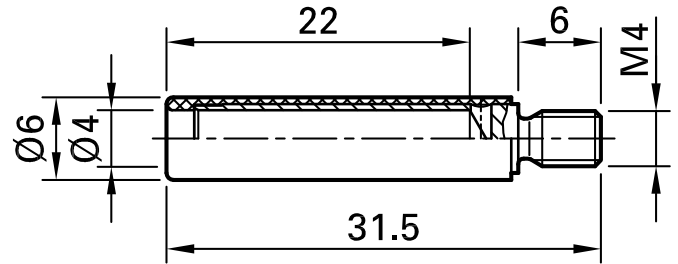

Artikelnummer 23.1033-*

Isoliert, mit Außengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit Innenschlitz für Schraubendreher.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT II, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24
Gewinde	M4
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 119