


SBCR10-4N-39

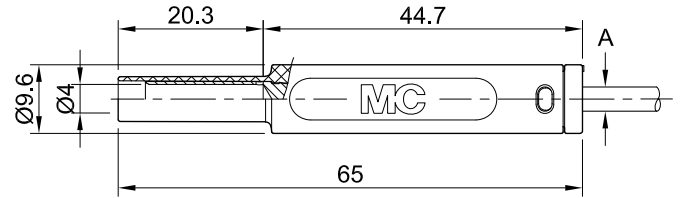


Artikelnummer 66.2052-*

Axial, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. Crimpanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 19 A / 600 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 29
Optionale Farbe(n)	20 26 27 28
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UR

SBCR10-4A-39

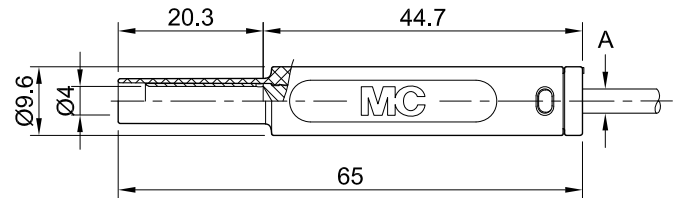

Artikelnummer 66.2053-*

Axial, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. Crimpanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 19 A / 600 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 29
Optionale Farbe(n)	20 26 27 28
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UR